


Hoja de datos del producto 33033

Características

Mx Com 024 030 Vca Vcc Para Ap.Fijo

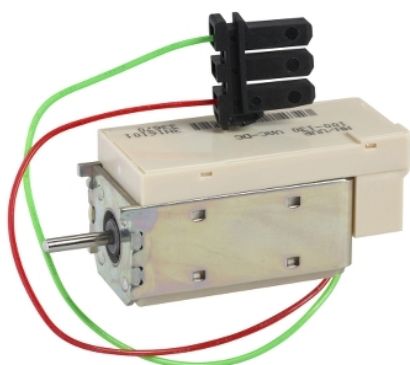

Principal

Rango de producto	Masterpact NT Masterpact NW
Distancia	Masterpact
Modelo de dispositivo	Par NC
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT disyuntor Masterpact NW disyuntor
Tensión de circuito de control	24/30 V CA 50/60 Hz 24/30 V CC

Complementario

Tipo de control	Comunicación
Tensión de disparo de umbral	0,7...1,1 x Un
Potencia retención suministro	4,5 VA
Tiempo respuesta	50 ms
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	153,0 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6,1 cm
Paquete 1 Largo	8,6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,61 kg
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Largo	13 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	20
Paquete 3 Peso	4,1 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
