


# Hoja de datos del producto 33034

## Características

### Mx Com 048 060 Vca Vcc Para Ap.Fijo

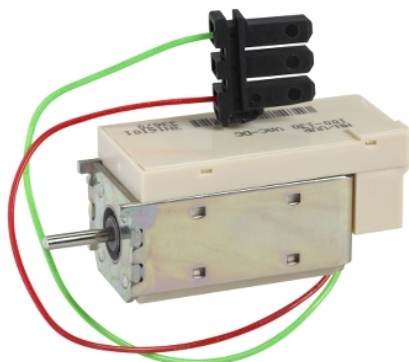

#### Principal

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Rango de producto              | Masterpact NT<br>Masterpact NW                     |
| Distancia                      | Masterpact   |
| Modelo de dispositivo          | Par NC   |
| Tipo de producto o componente  | Liberación de voltaje                              |
| Aplicación del dispositivo     | Controlar  |
| Rango de compatibilidad        | Masterpact NT disyuntor<br>Masterpact NW disyuntor |
| Tensión de circuito de control | 48/60 V CA 50/60 Hz<br>48/60 V CC                  |

#### Complementario

|  |  |
|--|--|
| Tipo de control                            | Comunicación   |
| Tensión de disparo de umbral               | 0,7...1,1 x Un   |
| Potencia retención suministro              | 4,5 VA   |
| Tiempo respuesta                           | 50 ms  |
| Categoría de accesorios / piezas separadas | Piezas de recambio para Masterpact NT<br>Piezas de recambio para Masterpact NW |

#### Packing Units

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE      |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 151 g    |
| Paquete 1 Altura                   | 3,4 cm   |
| Paquete 1 ancho                    | 6 cm     |
| Paquete 1 Largo                    | 8,5 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | BB1      |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Peso                     | 1,559 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 13 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 9 cm     |
| Paquete 2 Largo                    | 18 cm    |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | S03      |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 20       |
| Paquete 3 Peso                     | 4,1 kg   |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Largo                    | 40 cm    |

#### Offer Sustainability

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |

## Contractual warranty

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

---