


Hoja de datos del producto 47076

Características

Contacto Auxiliar Para Ns Motorizado Y Nt Fijos

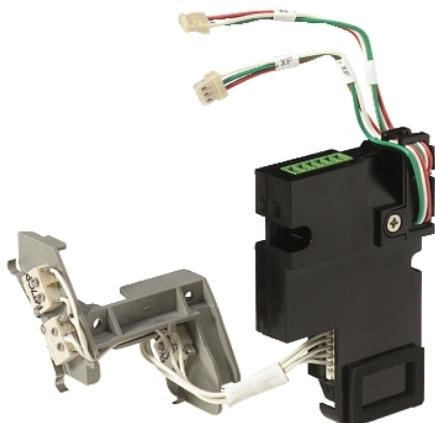

Principal

Modelo de dispositivo	OF
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del dispositivo	Conexión
Rango de compatibilidad	Masterpact NT disyuntor
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	6 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC AC-12: 6 A a 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 380 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,5 A a 125 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	22 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	2,5 cm
Paquete 1 Largo	10,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	30
Paquete 2 Peso	760 g
Paquete 2 Altura	12,2 cm
Paquete 2 Ancho	13,6 cm
Paquete 2 Largo	18,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	240
Paquete 3 Peso	6,439 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------