


Hoja de datos del producto 47077

Características

Contacto Auxiliar Bajo Nivel Nw

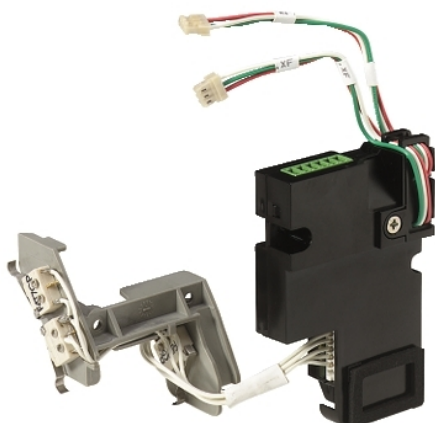

Principal

Modelo de dispositivo	OF
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del dispositivo	Conexión
Rango de compatibilidad	Masterpact NT disyuntor
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Intensidad asignada de empleo (Ie)	DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,5 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 48 V CC AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz DC-12: 5 A a 24 V CC
Carga mínima	2 mA a 15 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	22 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	14 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	2,901 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
