


# Hoja de datos del producto 47385

## Características

## Mn 380 480 Vca Para Ap. Fijo

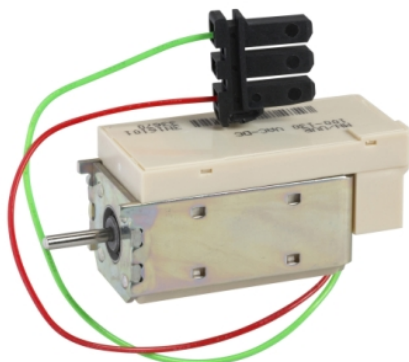

### Principal

Distancia	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	380...480 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC)

### Complementario

Umbral de explotación	0,35...7 x Un apertura 0,85 Un cierre
Tiempo respuesta	40 ms +/- 5 % para Masterpact NT 90 ms +/- 5 % para Masterpact NW
Potencia retención suministro	4,5 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,1 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Paquete 1 Peso	172,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------