


# Hoja de datos del producto

## Características

# 48468

## BLOQUE 4 CONTACTOS DE ESTADOS OF PARA NW FIJO

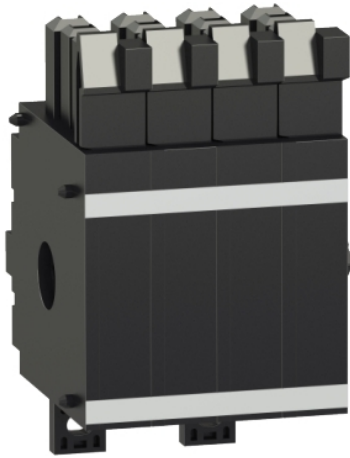

### Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	4 OF
Rango de compatibilidad	Masterpact NW
Composición contactos de señal	4 NO/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar Bajo nivel
Modo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 10 A a 240/380 V CA 50/60 Hz (estándar) AC-12: 10 A a 480 V CA 50/60 Hz (estándar) AC-12: 3 A a 380 V CA 50/60 Hz (bajo nivel) AC-12: 6 A a 24/48 V CA 50/60 Hz (bajo nivel) AC-12: 6 A a 240 V CA 50/60 Hz (bajo nivel) AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz (estándar) DC-12: 10 A a 125 V CC (estándar) DC-12: 10 A a 24/48 V CC (estándar) DC-12: 3 A a 250 V CC (bajo nivel) DC-12: 3 A a 250 V CC (estándar) DC-12: 6 A a 125 V CC (bajo nivel) DC-12: 6 A a 24/48 V CC (bajo nivel)
Carga mínima	100 mA a 24 V 2 mA a 15 V

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	187 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	13 cm
Paquete 1 Largo	16 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------