


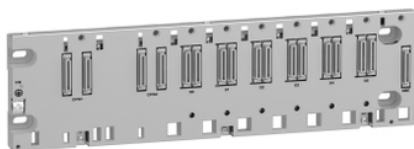

### Principal

Rango de producto	Modicon X80
Tipo de accesorio	Estante



### complementario

Número de ranuras	6 bus X + Ethernet
Compatibilidad del producto	Módulo de aplicación específica Cuerpo Módulo de E/S BMH Fuente de alimentación BMXCPS
Consumo de potencia en W	191 MW 3.3 V corriente continua 3,6 W 24 V corriente continua
Conexión eléctrica	1 conector (XBE) módulo expansión
Modo de fijación	Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montado en panel Por 4 tornillos M6, montado en placa Mediante clips, montado en perfil DIN simétrico de 35 mm
Consumo de corriente	152 mA a 24 V CC 58 mA a 3.3 V CC
MTBF reliability	201000 H
Pesos del producto	1,02 kg

### Entorno

Grado de protección ip	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	5...95 % sin condensación
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,005 kg
Paquete 1 Altura	6,6 cm
Paquete 1 ancho	15,4 cm
Paquete 1 Largo	45,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	9
Paquete 2 Peso	9,045 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Largo	60,0 cm

## Oferta Sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------