


# Hoja de datos del producto

## Características

# VW3A7710

## RESISTENCIA FRENADO IP23 2.75 OHM 25KW

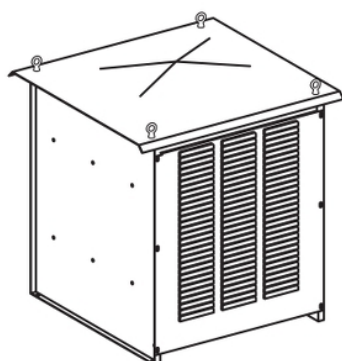

### Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71
Compatibilidad del producto	ATV61HC11N4 ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV71HD90N4 ATV71QD90N4
Valor óhmico	2,75 Ohm

### Complementario

Potencia media disponible	25 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	M10 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante relé de sobrecarga térmica
Ancho	890 mm
Altura	690 mm
Profundidad	540 mm
Peso del producto	80 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP23
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	81,0 cm
Paquete 1 Ancho	58,0 cm
Paquete 1 Longitud	92,0 cm
Paquete 1 Peso	102,0 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------