


# Hoja de datos del producto

## Características

# VW3A7748

## RESISTENCIA FREN+ 1,4OHM 5,1KW D55/75M3C

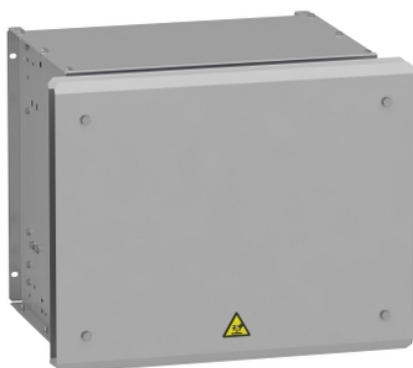

### Principal

Compatibilidad de rango	Altivar Proceso ATV900
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	1,4 Ohm
Tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

### Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 55 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 220 kW 380...480 V ciclo de luz Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 250 kW 380...480 V ciclo de luz
Braking cycle	Ciclo medio (deber normal) <4 s frenos con 135 % torque de freno para a 40 s ciclo Ciclo medio (tarea pesada) <4 s frenos con 165 % torque de freno para a 40 s ciclo
Potencia media disponible	5,1 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Terminal, conexión capacidad: <= 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 para intrruptor control temperat M12 cable pelado para unidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 120 °C
Ancho	540 mm
Alto	485 mm
Profundidad	650 mm
Peso del producto	29 kg

### Entorno

Grado protección IP	333
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	40,0 kg
Paquete 1 Altura	48,5 cm
Paquete 1 ancho	54 cm
Paquete 1 Largo	65 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	48,5 kg
Paquete 2 Altura	50 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------