


Техническа спецификация за продукт Характеристики

LVS08783 "PrismaSeT G 3AM C CABLE TIE SUP. L1600"

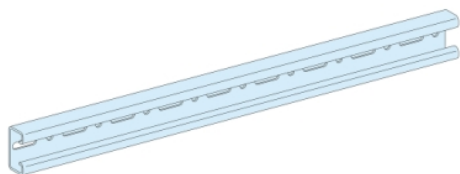

Основни

Обхват	PrismaSeT
Гама на продукта	PrismaSeT P PrismaSeT G
Тип продукт или компонент	#N/A
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за проводник
Съвместимост на гамата	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT (PrismaSeT G)
Съвместимост на продуктите	Рамка

Допълнителни устройства

Място на монтаж	Заден Страна
Монтажна подпора	Универсални ъглови скоби #N/A DIN шина
Installation description	Квадратен Floor-standing enclosure Wall-mounted enclosure Floor-standing duct Wall-mounted duct Cubicle duct
Дължина	1600 mm
Височина	1600 mm
Широчина	40 mm
Дълбочина	22 mm
Нето тегло на продукта	2,4 kg
Материал	Метал
Цвят	Натурален

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	161,0 cm
Package 1 Weight	2,475 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	25,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	68,0 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC	Да
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи