


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## LVS08812 "PrismaSeT G 2 LIFTING CROSS-MEMBERS W600+300 /G IP30"

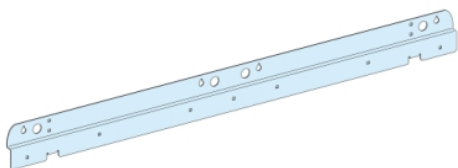

### Основни

Обхват	PrismaSeT
Гама на продукта	PrismaSeT G
Тип продукт или компонент	#N/A
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за табло
Тип аксесоари / отделни части	Повдигане
Съвместимост на гамата	PrismaSeT PrismaSeT G Табло
Съвместимост на продуктите	IP30 табло IP43 табло IP31 табло

### Допълнителни устройства

Installation description	Wall-mounted enclosure + duct Floor-standing enclosure + duct
Количество в комплект	Комплект от 2 бр.
Материал	Стомана
Височина	125 mm
Широчина	900 mm
Дълбочина	20 mm
Нето тегло на продукта	5,02 kg
Цвят	Бяло (RAL 9003)

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	90,5 cm
Package 1 Weight	6,105 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	39,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	195,0 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC	Да
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи