


Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU4.708.36

Декоративна рамка Unica Quadro четворна бонбон

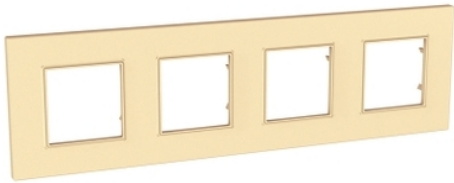

Основни

| | |
|----------------------------|--|
| Обхват | Unica |
| Приложение на устройството | Монтиране |
| Тип продукт или компонент | Декоративна рамка |
| Име | Unica Quadro |
| Брой рамки | Четворна Хоризонтален Четворна вертикален |
| Начин на монтаж | С щипки |
| Цветови нюанс на рамката | Бонбон |

Допълнителни устройства

| | |
|--------------------------|---|
| Материал | ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка |
| Стандарти | EN 60669-1 |
| Височина | 87 mm |
| Широчина | 300 mm |
| Дълбочина | 14 mm |
| Межд�центрово разстояние | 71 mm |
| Нето тегло на продукта | 0,049 kg |
| Пазарен сегмент | Жилищни сгради Малки търговски обекти |

Околна среда

| | |
|---------------------------|--|
| IK степен на защита | IK01 |
| IP степен на защита | IP20 |
| Екологични характеристики | Алкохол Масло Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Белина Течност за почистване на стъкла Бензин |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,3 cm |
| Package 1 Width | 8,7 cm |
| Package 1 Length | 30,5 cm |
| Package 1 Weight | 48,7 g |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|