


Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU6.006.877

Декоративна рамка Unica Plus тройна тъмно сиво/бял

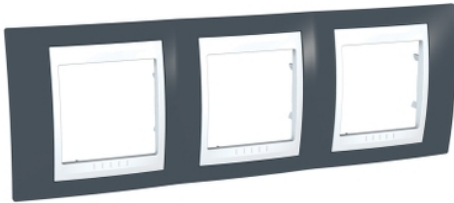

Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Тройна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Slate grey
Цвят за декорация	Бял

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	232 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,05 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Течен сапун Течност за почистване на стъкла Бензин Ацетон Масло Устойчив на UV Алкохол

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	48,200 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Package 2 Weight	297,000 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	17,504 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------