


Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU66.004.0M2

Декоративна рамка Unica Top двойна
череша/ алуминий

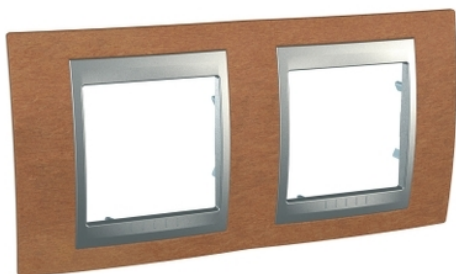

Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Двойна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Cherry tree
Цвят за декорация	Алуминий

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	161 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,064 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Масло Течен сапун Ацетон Течност за почистване на стъкла Бензин Алкохол Белина Устойчив на UV

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	45,700 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm

Package 2 Weight	191,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,483 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------