


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## S520804 Двойна рамка, бяла Odace Touch

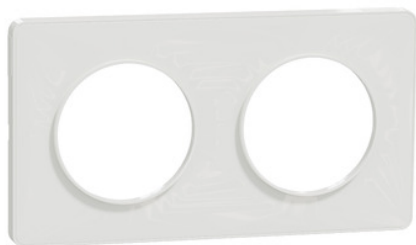

### Основни

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Двойна
Посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
Межд�центрово разстояние	71 mm
Вид рамка	Двойна
Тип опаковка	Flow-pack

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: Декоративна рамка
Височина	85 mm
Широчина	156 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,0255 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

### Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
Стандарти	NBN C 61-112-1 NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm

Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,200 cm
Package 2 Width	18,700 cm
Package 2 Length	13,000 cm
Package 2 Weight	345,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,977 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------