


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## S520806J

### Тройна рамка, драскан алуминий Odace Touch

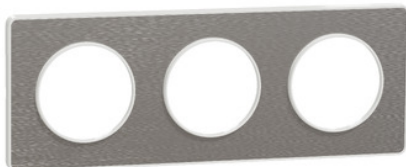

#### Основни

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Тройна
Посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
Межд�центрово разстояние	71 mm
Вид рамка	Тройна
Тип опаковка	Flow-pack

#### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Алуминий (RAL 9003)
Side color	Бял (RAL 9003)
Покритие	Brushed
Материал	PC (поликарбонат): Декоративна рамка Алуминий
Височина	85 mm
Широчина	227 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,03062 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

#### Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 NBN C 61-112-1 NF C 61-314
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	22,7 cm
Package 1 Weight	50 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	36,5 cm
Package 2 Weight	306 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	8,076 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Minimum percentage of recycled plastic content	38

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------