


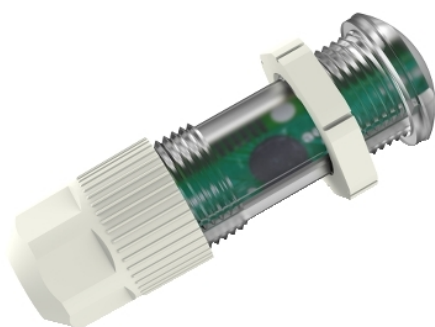

Základní popis

Range of product	Acti9
Typ produktu nebo součásti	Oddíl rozváděče

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti9 Acti 9 IC IC100 soumrakový spínač Acti9 Acti 9 IC IC2000 soumrakový spínač Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programovatelný soumrakový spínač s funkcí časového spínače
Délka kabelu	50 m
Nastavení intenzity osvětlení	2...2000 lux
Montážní poloha	Vnitřní
Výška	72 mm
Průměr	29 mm
Hmotnost přístroje	17,5 g
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	Switchboard cell

Prostředí

Provozní teplota	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Relativní vlhkost	100 %
Stupeň krytí IP	IP66 přední IP40 zadní

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	8,0 cm
Délka balení 1	11,0 cm
Hmotnost balení 1	21,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	10,5 cm
Šířka balení 2	12,0 cm
Délka balení 2	19,5 cm
Hmotnost balení 2	285,0 g
Typ balení 3	S03

Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	2,259 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------