


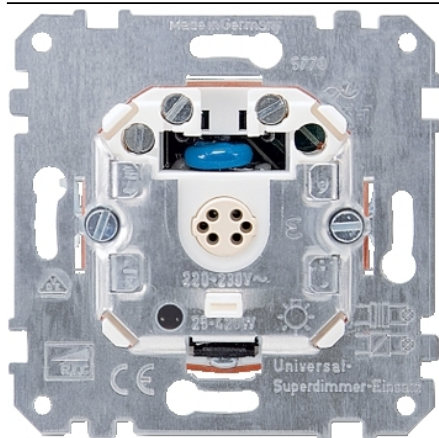

Základní popis

Značka produktu	Schneider Electric
Výrobová řada	Merten inserts
Řada	Merten
Označení výrobku	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Stmívač
Použití zařízení	Ovládání světla
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Stupeň krytí IP	IP20

Doplňky

Typ ovládání	Tlačítko Tlačítko Infračervené a tlačítko Radiové a tlačítko
Ovládání stmívače	Tlačný typ Remote control
Dostupné funkce	S malou pamětí
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Rozsah výkonu	25...420 VA
Frekvence sítě	50...60 Hz
Typ zátěže	Odporová Kapacitní Indukční
Použití vstupu (kompatibilita)	Tlačítka a elektronická vložka
Materiál	Kov Plast
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami
Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,3 cm
Šířka balení 1	7,6 cm
Délka balení 1	7,6 cm
Hmotnost balení 1	92,0 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	18,5 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	4,6 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------