


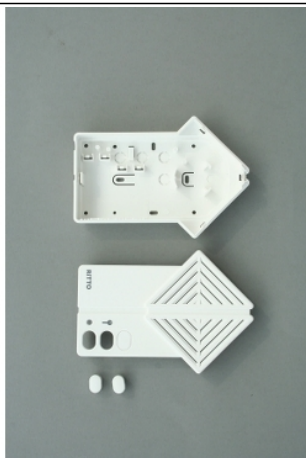

### Hauptmerkmale

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baureihe                     | RITTO      |
| Produkt- oder Komponententyp | Gehäuse    |
| Farbton                      | Weiß       |
| Angebotstyp                  | Ersatzteil |

### Zusatzmerkmale

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Produktbestimmung | Türstation |
| Breite            | 80 mm      |
| Höhe              | 154 mm     |
| Tiefe             | 32 mm      |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 6,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 12,8 cm |
| VPE 1 Länge   | 18,7 cm |
| VPE 1 Gewicht | 96 g    |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                           |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                     |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                           |
| Umweltproduktdeklaration         | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                          |
| Kreislaufwirtschafts-Profil      | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                     |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|