


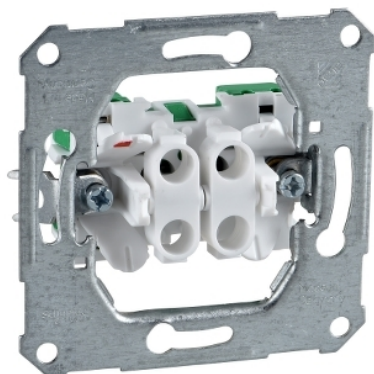

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Einbau
Schalterfunktion	Doppel-1-polig
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm²

Montage

Produktzertifizierungen	VDE
-------------------------	-----

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	63,34 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	17,9 cm
VPE 2 Gewicht	611,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	19,0 cm
VPE 3 Breite	30,7 cm
VPE 3 Länge	39,4 cm
VPE 3 Gewicht	6,334 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------