


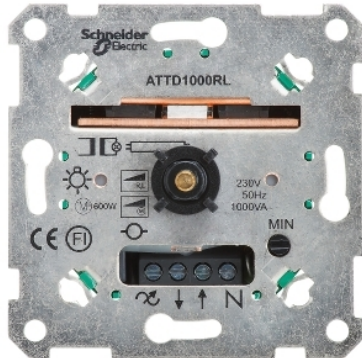

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Lasttyp	Glühlampe: 40 - 1000 VA bei 230 V Halogenlampe: 40 - 1000 VA bei 230 V NS-Halogenlampe mit Trafo: 60 - 1.000 VA Motor: 60 - 600 VA
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
Funktion verfügbar	Mit Speicherfunktion
Steuerungstyp	Drehknopf-Typ
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schraube

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	121,48 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2400
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	311,6 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------