


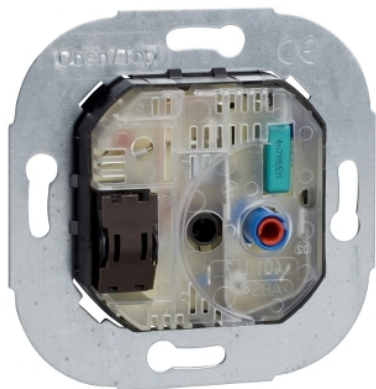

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Ö
Steuerungstyp	ON/OFF-Wahlschalter
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C
[In] Bemessungsstrom	10 A (ohmsch Last)
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50 Hz
Max. Schaltleistung	2200 W
Lokale Signalisierung	LED
Programmierbare Temperatur	Nachtbetrieb

Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	7,2 cm
VPE 1 Gewicht	76,3 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------