


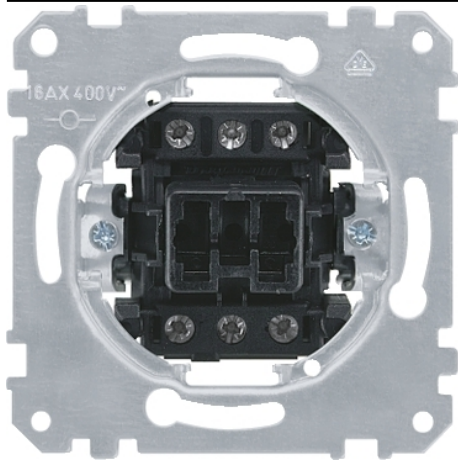

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	3-polig 1-polig
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 AX
Max. Schaltstrom	10 A
Anzahl der Wippen	1
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
VPE 1 Gewicht	78,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,800 cm
VPE 2 Breite	16,500 cm
VPE 2 Länge	27,100 cm
VPE 2 Gewicht	872,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	19,700 cm
VPE 3 Breite	30,600 cm
VPE 3 Länge	40,800 cm
VPE 3 Gewicht	4,734 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------