


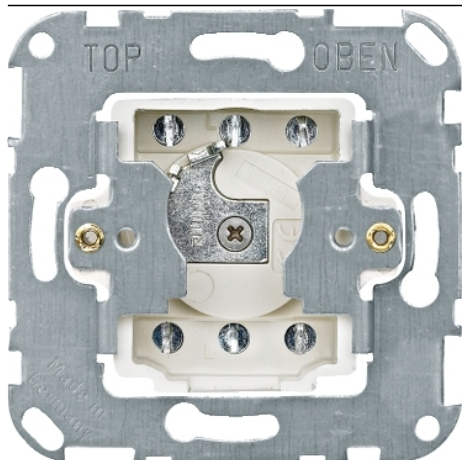

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Einsatz

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig
Steuerungstyp	Schlüssel
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 mA
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	98,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	5,226 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------