


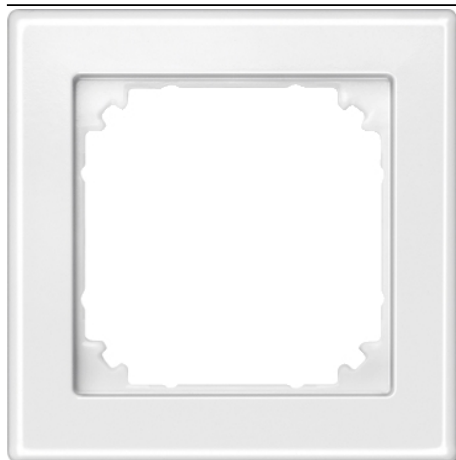

### Hauptmerkmale

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe                     | Merten          |
| Baureihe                     | Merten System M |
| Ästhetischer Name            | M-Smart         |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen    |
| Produktname                  | System M        |

### Zusatzmerkmale

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Anzahl der Reihen | 1fach                   |
| Farbe             | Polarweiß (RAL 9010)    |
| Material          | Duroplast               |
| Montagemodus      | Horizontal und vertikal |
| Schutzart (IP)    | IP20                    |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 1,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 8,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 26,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 8,600 cm  |
| VPE 2 Breite  | 8,600 cm  |
| VPE 2 Länge   | 12,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 280,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 220       |
| VPE 3 Höhe    | 22,400 cm |
| VPE 3 Breite  | 31,100 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,100 cm |
| VPE 3 Gewicht | 6,558 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                        |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration                                                            |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                           |

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration        |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|