


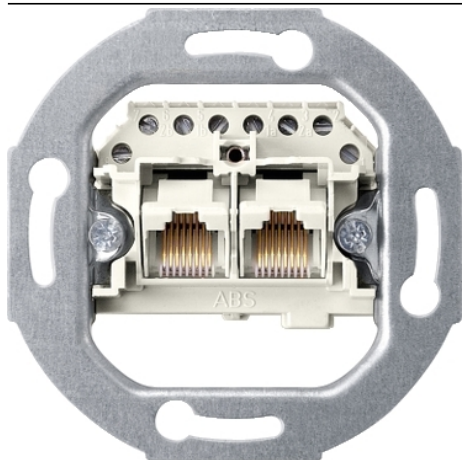

### Hauptmerkmale

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                                | Merten                             |
| Produkt- oder Komponententyp            | Datenbuchse                        |
| Gerätedarstellung                       | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose | Suitable for two connectors        |
| Farbton                                 | Weiß                               |

### Zusatzmerkmale

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anzahl der Stecker    | 2                           |
| Anschlüsse - Klemmen  | Schraubklemmen              |
| Gehäusevariante       | Einbau                      |
| Befestigungsmodus     | Durch Schrauben und Krallen |
| Installationsrichtung | Gerade                      |
| Hauptfarbton          | Weiß                        |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,400 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 38,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 9,700 cm  |
| VPE 2 Breite  | 17,800 cm |
| VPE 2 Länge   | 26,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 500,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 40        |
| VPE 3 Höhe    | 19,800 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,400 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,400 cm |
| VPE 3 Gewicht | 2,378 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                     |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  |  Ja                                                              |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|