


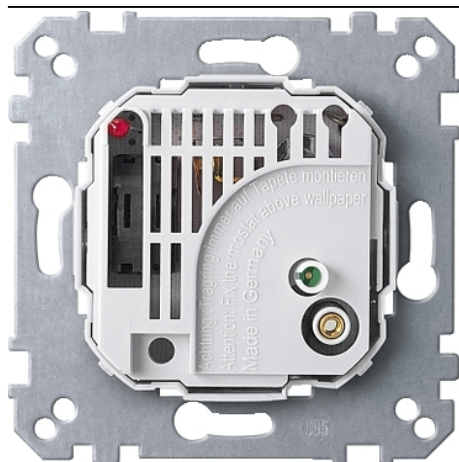

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteanwendung	Raum
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Funktion verfügbar	Mit thermischer Rückkopplung Mit Bimetall-Sensor Mit Temperaturreduzierung
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
[In] Bemessungsstrom	10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	26 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	76,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	31,000 cm
VPE 2 Breite	35,300 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	4,188 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------