


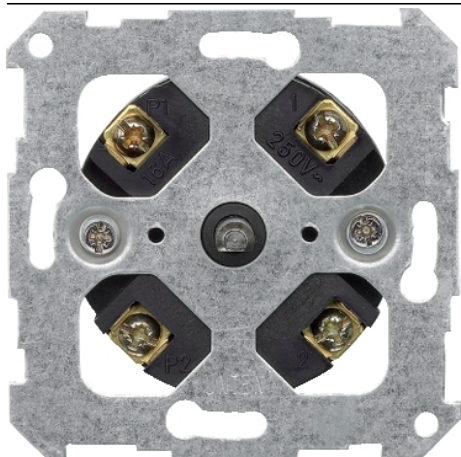

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Timer
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektromechanisch

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig 1-polig
Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Zeitverzögerung	0 - 15 minutes
Material	Kunststoff Metall
Breite	72 mm
Höhe	72 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,900 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	130,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	19,800 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	5,590 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------