



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	9001K
Operatortyp	Links zu Mitte Rückstellung
Betriebsprofil	Schwarz langer Griff

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Produktgewicht	0,172 kg
Form des Signaleinheitkopfes	Achtkant
Betriebs-Positionsinformation	3 Positionen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne Kontaktblock
Mechanische Lebensdauer	500000 Zyklen
Produktkompatibilität	9001KA1 Seite 1 oder 2
Gerätedarstellung	Grundelement
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Betriebsprofil	Langer Griff
Operatortyp	Rückstellung
Größe	30 mm
Rückgabe	Links zu Mitte
Nockenprofil	3

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normen	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-5-1

Produktzertifizierungen	UL 508[RETURN]NEMA
Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,08 cm
VPE 1 Breite	7,112 cm
VPE 1 Länge	6,35 cm
VPE 1 Gewicht	127,006 g


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

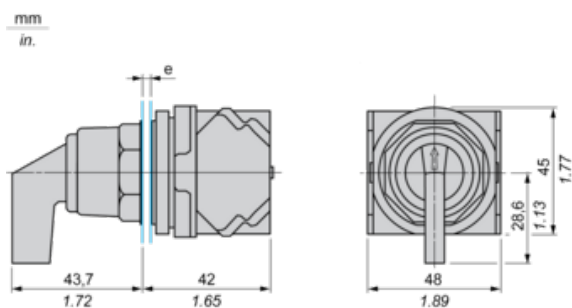

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht

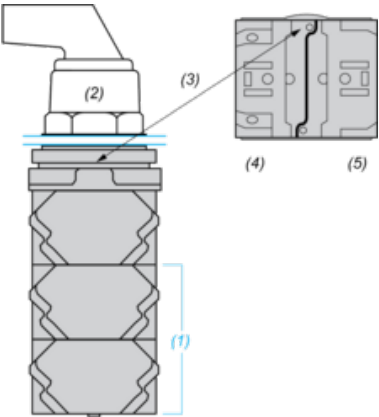

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände

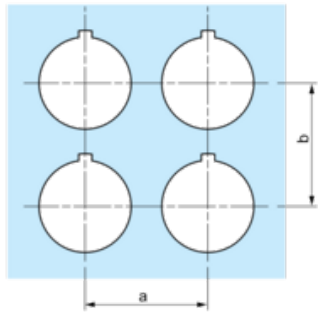

Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3••	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

mm
in.

