



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Leergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	9001K
Anzahl der Ausschnitte	3 Aussparungen
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung mit Gewinde für 3/4"-Kabelverschraubung

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 30 mm
Material	Aluminium
Produktgewicht	1,56 kg

Montage

Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Überspannungskategorie	II entspricht IEC 61140
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,414 cm
VPE 1 Breite	10,16 cm
VPE 1 Länge	20,32 cm
VPE 1 Gewicht	1,633 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	10,478 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Gehäuse mit 2 Bohrungen. Die Anzahl der Bohrungen können Sie den Produkteigenschaften entnehmen.

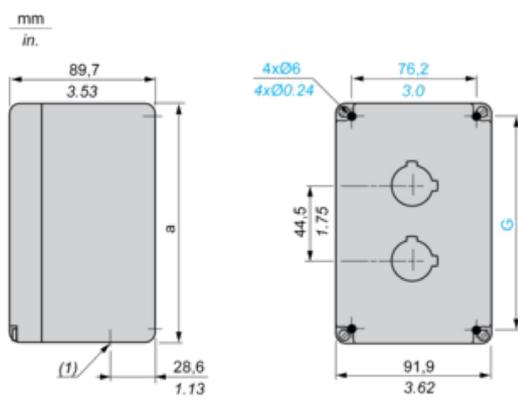

(1) Kanalgewinde: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
177,8	7.00	158,8	6.25