



### Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys ABE9
Produkt- oder Komponententyp	Passive dezentrale E/A IP 67
Anzahl der Kanäle	8
Elektrische Verbindung	1 Stecker M23 19-polig 8 Buchsen M12 5-polig
LED-Statusanzeige	Ohne

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	16-polig
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC
Strom pro Kanal	4 A
Isolationsgruppe	Kategorie 3 entspricht VDE 0110
Betriebsposition	Jede Position
Befestigungsmodus	M4-Schraubbefestigung
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Gesamtstrom	16 A 1 mm <sup>2</sup> 12 A 0,75 mm <sup>2</sup>
Trennung von gemeins. Komp.	Ohne
Produktgewicht	0,14 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP67 conforming to IEC 529
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Vibrationsfestigkeit	0,2 gn (f= 57...150 Hz) entspricht IEC 68-2-6, FC tests
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht EN 68-2-2

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,6 cm
VPE 1 Breite	5,7 cm
VPE 1 Länge	15,5 cm
VPE 1 Gewicht	168,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,632 kg


## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

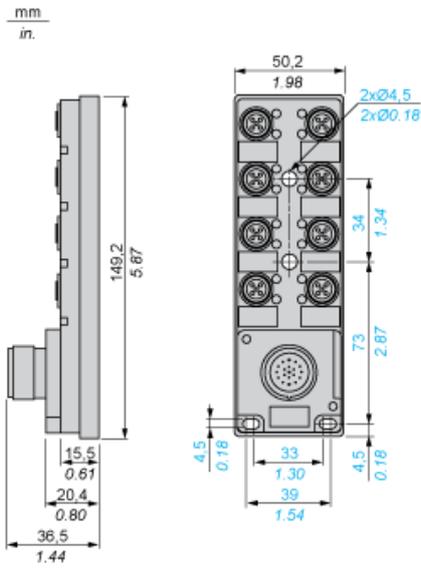

Verdrahtungsplan

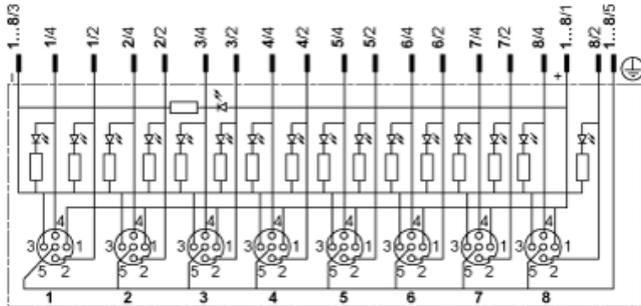

Element	M23-Steckerkontakt
1/4	15
1/2	7
2/4	5
2/2	4
3/4	16
3/2	8
4 / 4	3
4/2	14
5/4	17
5/2	9
6/4	2
6/2	13
7/4	11
7/2	10
8/4	1
8/2	18
1, 3, 5 & 7/1	19
2, 4, 6 & 8/1	19
1, 3, 5 & 7/3	6
2, 4, 6 & 8/3	6
1...8/5	12

M23-Steckverbinder

