



Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys ABE9
Produkt- oder Komponententyp	Passive dezentrale E/A IP 67
Anzahl der Kanäle	8
Elektrische Verbindung	1 Stecker 8 Buchsen M12 5-polig
LED-Statusanzeige	Ohne

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	16-polig
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC
Strom pro Kanal	4 A
Isolationsgruppe	Kategorie 3 entspricht VDE 0110
Betriebsposition	Jede Position
Befestigungsmodus	M4-Schraubbefestigung
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Gesamtstrom	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Trennung von gemeins. Komp.	Ohne oder mit
Produktgewicht	0,1 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67 conforming to IEC 529
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Vibrationsfestigkeit	0,2 gn (f= 57...150 Hz) entspricht IEC 68-2-6, FC tests
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht EN 68-2-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	5,7 cm
VPE 1 Länge	15,5 cm
VPE 1 Gewicht	132,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,396 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen mit Steckverbinder ABE9XCA18..

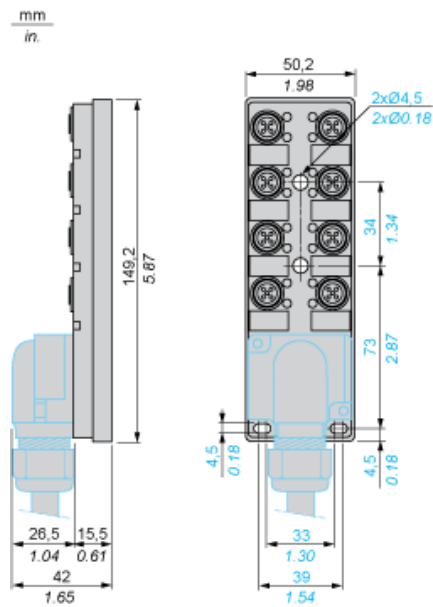

Verdrahtungsplan

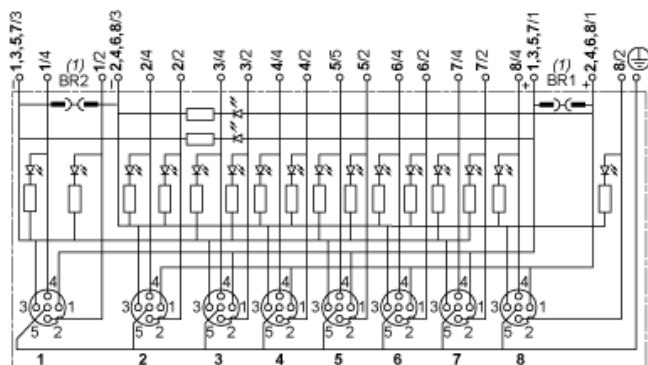

(1) BR1 und BR2: abnehmbare Verbindung

Element	Klemme	Leiter
1/4	1	Weiß
1/2	9	Grau/Rosa
2/4	2	Grün
2/2	10	Rot/Blau
3/4	3	Gelb
3/2	11	Weiß/Grün
4 / 4	4	Grau
4/2	12	Braun/Grün
5/4	5	Rosa
5/2	13	Weiß/Gelb
6/4	6	Rot
6/2	14	Gelb/Braun
7/4	7	Schwarz
7/2	15	Weiß/Grau
8/4	8	Violett
8/2	16	Grau/Braun
1, 3, 5 & 7/1	+1	Braun 1
2, 4, 6 & 8/1	+2	Braun 2
1, 3, 5 & 7/3	-1	Blau 1
2, 4, 6 & 8/3	-2	Blau 2
1...8/5	Schutzerde	Grün/Gelb

Anschlussklemmen

