


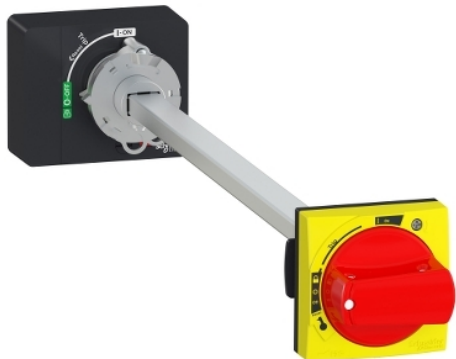

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Montageart des Drehgriffs	Verlängert
Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb
Beschriftung	AUS - Auslösung - AN
Verriegelung des Drehgriffs	1 bis 3 Vorhängeschlösser Vorhängeschloss in EIN-Position Vorhängeschloss in AUS-Stellung

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 TeSys TeSys Deca
Montagemodus	Fixiert
Montageort	Gehäusetür
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8
Rückwand/Tür-Abstand	214...627 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,800 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	45,900 cm
VPE 1 Gewicht	697,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,204 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------