



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Fernsteuerungskabel

Zusatzmerkmale

Kabellänge	5 m
------------	-----

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	18,4 cm
VPE 1 Länge	26,7 cm
VPE 1 Gewicht	870 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,42 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	70 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	43,36 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie


18 Monate

Abmessungen

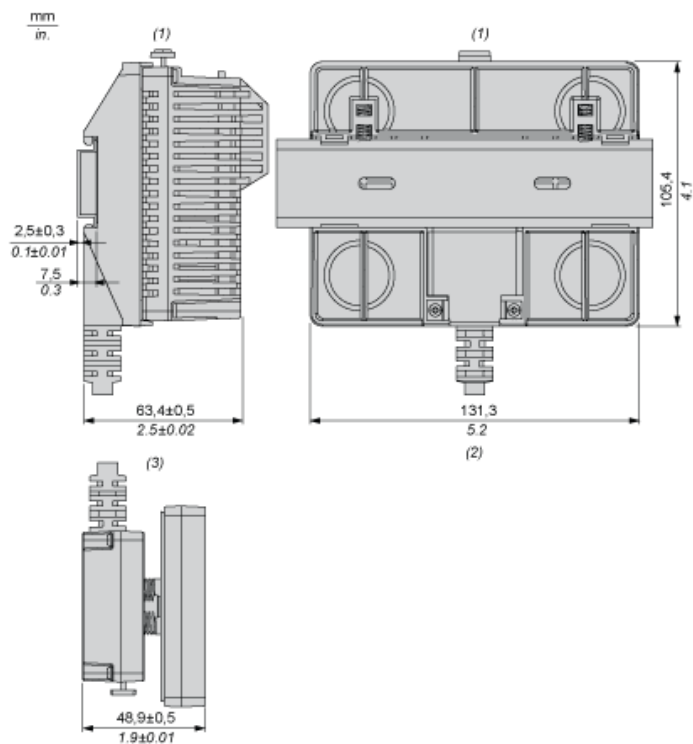


- (1) Rückmodul
- (2) Dezentrales Rückmodulkabel
- (3) Dezentrales Schalttafelkabel

Empfohlene Montageposition

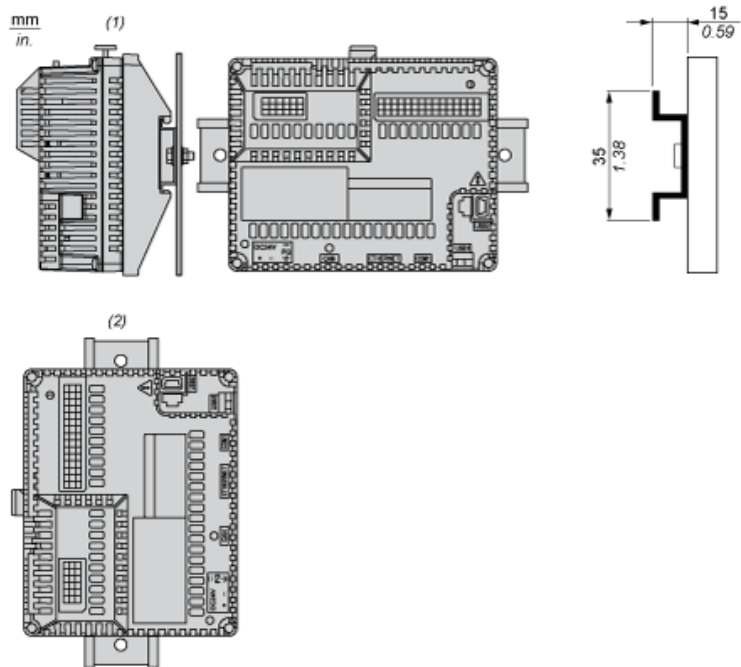


- (1) Horizontaler Einbau
- (2) Vertikaler Einbau

Nicht empfohlene Montageposition

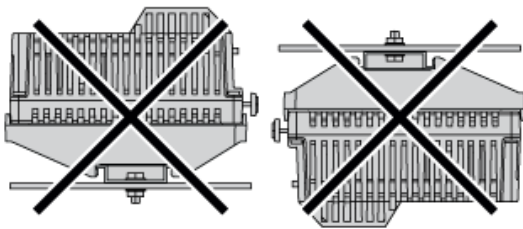

Abstände

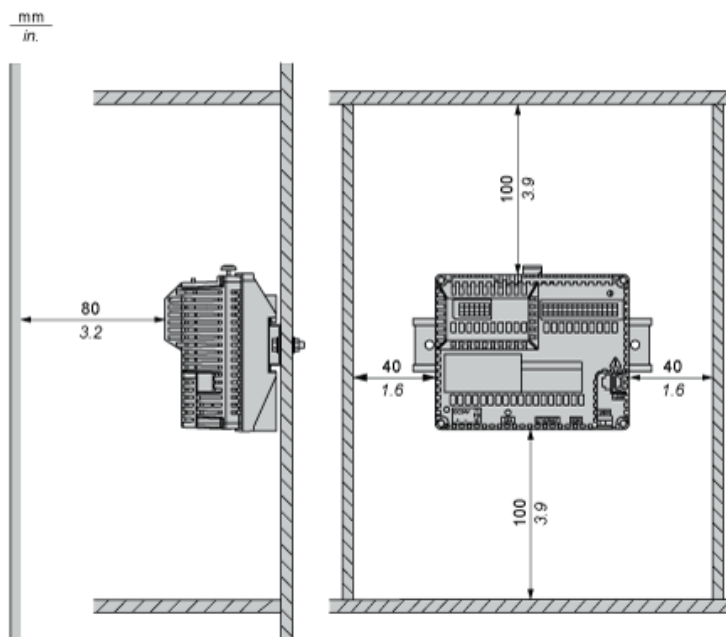

Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten und die Umgebungstemperatur auf einen Wert zwischen 0 und 50 °C (32 und 122 °F) bei einer horizontalen Montage und zwischen 0 und 40 °C (32 und 104 °F) bei einer vertikalen Montage zu halten.