


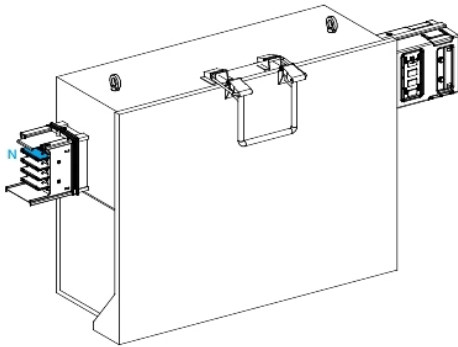

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KS Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	630 A bei 35 °C
Schutzart	Sicherungslasttrennschalter: Kontaktmesserart Sicherung, Größe 3 entspricht NF oder DIN Standard
Geliefertes Zubehör	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kupferkabelfahne - ISO40 - Kabel: 480 mm² flexibel Kupferkabelfahne - ISO40 - Kabel: 480 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Metall
Breite	1144,5 mm
Tiefe	300 mm
Tiefe (Tür offen)	1106,5 mm
Höhe	611 mm
Produktgewicht	59 kg

Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	37,1 cm
VPE 1 Breite	63 cm
VPE 1 Länge	110,5 cm
VPE 1 Gewicht	63,06 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------