


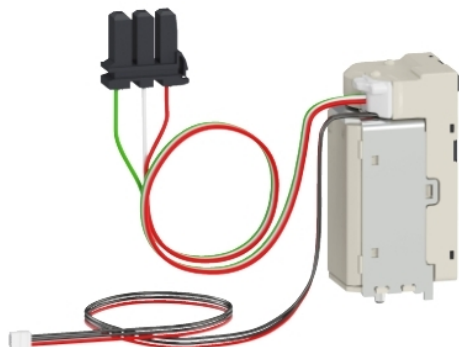

Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Schließerspule Öffnerspule

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	Durch Spulen versorgt Fehler Elektrische Drucktaster aktiviert Schließbereit oder geöffnet
[Un] voltage power supply	24/30 V AC 50/60 Hz 24/30 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,7 - 1,1 Un bei Öffnung 0,85 - 1,1 Un bei Schließung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3 65 ms bei Schließung für Masterpact MTZ1 80 ms bei Schließung für Masterpact MTZ2 90 ms bei Schließung für Masterpact MTZ3
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	235,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,373 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------