


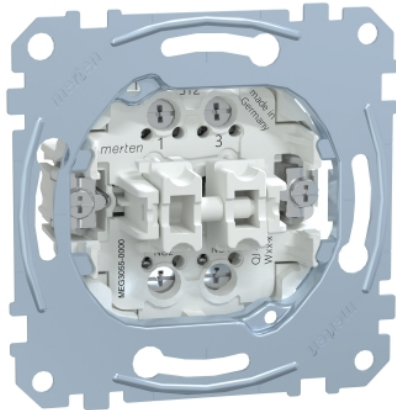

### Hauptmerkmale

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten                             |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                         |
| Geräteanwendung              | Beleuchtung                        |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Typ der Technologie          | Elektromechanisch                  |
| Gehäusevariante              | Einbau                             |
| Anzahl der Wippen            | 2                                  |
| Stellglied                   | Wippe                              |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 S                         |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung      | 250 V                       |
| Netzwerktyp                          | AC                          |
| Bemessungsstrom                      | 10 A                        |
| Anschlüsse - Klemmen                 | Schraubklemmenleisten       |
| Befestigungsmodus                    | Durch Schrauben und Krallen |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,7 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,3 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,3 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 69,0 g  |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 9,1 cm  |
| VPE 2 Breite  | 18,1 cm |
| VPE 2 Länge   | 27,1 cm |
| VPE 2 Gewicht | 808,0 g |
| VPE 3 Art     | CAR     |
| VPE 3 Menge   | 60      |
| VPE 3 Höhe    | 32,5 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 5,32 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                     |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|