


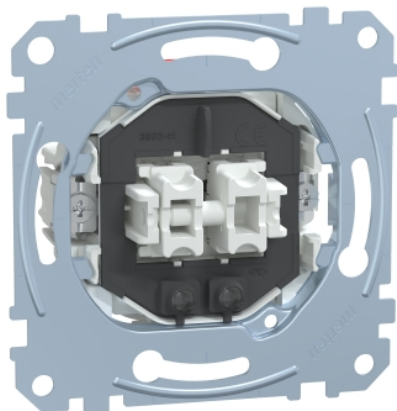

### Hauptmerkmale

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten                             |
| Produkt- oder Komponententyp | Schalter                           |
| Geräteanwendung              | Beleuchtung                        |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Typ der Technologie          | Elektromechanisch                  |
| Gehäusevariante              | Einbau                             |
| Anzahl der Wippen            | 2                                  |
| Stellglied                   | Wippe                              |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schalterfunktion                | 1-polig 1-Weg               |
| Lokale Signalisierung           | LED                         |
| Signalisierungsfunktion         | Anzeige                     |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                       |
| Netzwerktyp                     | AC                          |
| Bemessungsstrom                 | 16 AX                       |
| Anschlüsse - Klemmen            | Schraubenlose Klemmen       |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben und Krallen |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,100 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,200 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 62,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 9,400 cm  |
| VPE 2 Breite  | 18,200 cm |
| VPE 2 Länge   | 27,300 cm |
| VPE 2 Gewicht | 760,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 40        |
| VPE 3 Höhe    | 20,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,800 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,700 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,426 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|