
Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG3637-0000

Kreuzschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen

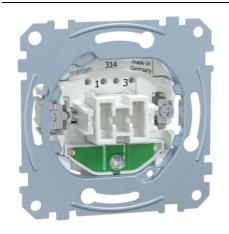



Hauptmerkmale

· ·	
Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Beleuchtung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Wippen	1
Stellglied	Wippe

Zusatzmerkmale

Zwischen-	
LED	
Anzeige	
250 V	
AC	
16 AX	
Schraubenlose Klemmen	
Durch Schrauben und Krallen	
	LED Anzeige 250 V AC 16 AX Schraubenlose Klemmen

Montage

Schutzart (IP)	IP20	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,7 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	7,3 cm
VPE 1 Gewicht	67,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,1 cm
VPE 2 Breite	18,1 cm
VPE 2 Länge	27,1 cm
VPE 2 Gewicht	796,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,59 kg

Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt	
☑ REACh-Deklaration	
Konform [₫] EU-RoHS-Deklaration	
☑ RoHS-Erklärung Für China	
₫ Ja	
[™] Produktumweltprofil	
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate	
----------	-----------	--