


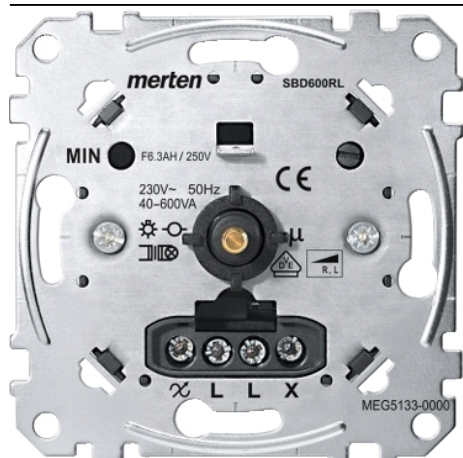

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion	Wechslerkontakt-Drucktaste
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Lasttyp	Ohmsch: 40 - 600 W Kapazitiv: 40 - 600 VA Induktiv: 40 - 600 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	29 mm
Normen	EN 60669-1 EN 60669-2-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,900 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	9,100 cm
VPE 1 Gewicht	116,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	31,600 cm
VPE 2 Breite	34,300 cm
VPE 2 Länge	41,100 cm
VPE 2 Gewicht	8,698 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------