


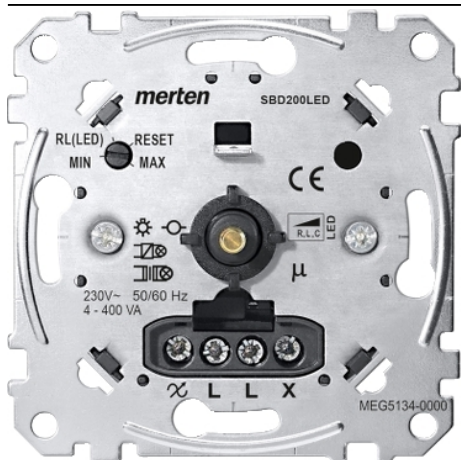

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion	Mit Funktion EIN/AUS
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Dimmertyp	Universal
Lasttyp	Ohmsch: 4 - 400 W Kapazitiv: 4 - 200 VA Induktiv: 4 - 40 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm
Einbautiefe	29 mm
Produktgewicht	0,09 kg
Normen	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	8,400 cm
VPE 1 Länge	9,100 cm
VPE 1 Gewicht	108,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	30,700 cm
VPE 2 Breite	35,300 cm
VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	8,402 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------