


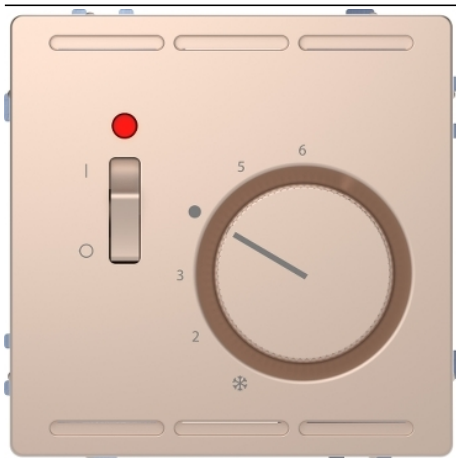

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Produktname	System Design
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung	Raum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung Mit Temperaturreduzierung
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom	10 A
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Anzahl der Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Farbton	Champagnerfarben
Material	Metall: Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Metallisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm

Montage

Messtemperatur	5...30 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	101,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	18,5 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,45 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------