


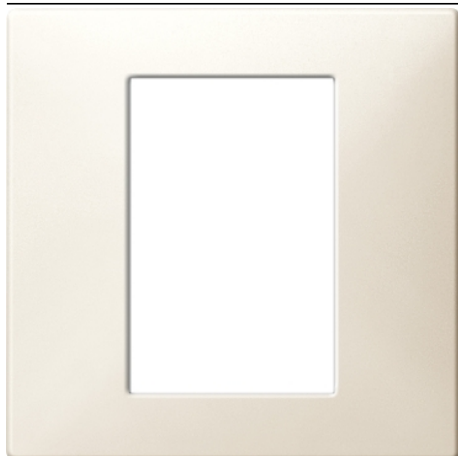

### Hauptmerkmale

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Baureihe                        | Merten Artec<br>Merten Antique |
| Ästhetischer Name               | Artec<br>Antike                |
| Produkt- oder<br>Komponententyp | Raum-Temperaturregler          |
| Gerätedarstellung               | Zentralplatte                  |
| Schutzart (IP)                  | IP20                           |

### Zusatzmerkmale

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbau |
| Höhe                          | 47 mm  |
| Breite                        | 72 mm  |
| Tiefe                         | 72 mm  |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 2,1 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,3 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,3 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 24,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 150     |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,01 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|