


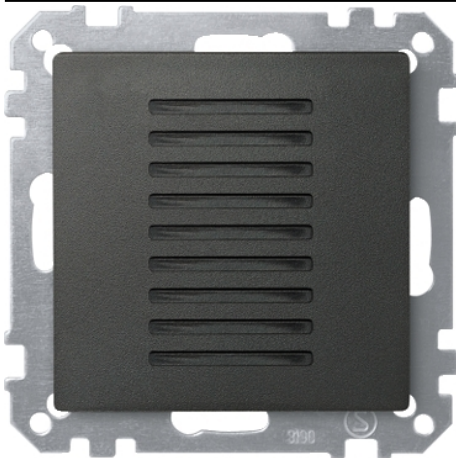

### Hauptmerkmale

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten                                               |
| Ästhetischer Name            | System M                                             |
| Produktname                  | KNX                                                  |
| Produkt- oder Komponententyp | Thermostat                                           |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte |
| Geräteanwendung              | Raum                                                 |
| Farbton                      | Anthrazitfarben (RAL 7024)                           |

### Zusatzmerkmale

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Typ der Technologie | Elektronisch               |
| Bustyp              | KNX                        |
| Gehäusevariante     | Einbau                     |
| Material            | Kunststoff<br>Polykarbonat |
| Hauptfarbton        | Anthrazitfarben            |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 5,3 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,6 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,6 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 74,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 50      |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,08 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                          |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|