


NSYMS44

Einfache Montageplatte,
Rasterdruck, H400xB400mm aus verzinktem
Stahl

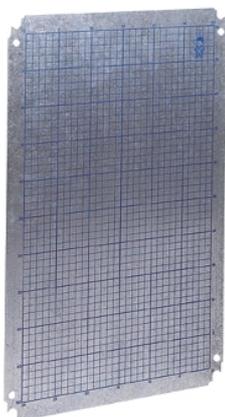

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-H: 400 mmB: 400 mm
Montageort	Direktbefestigung auf Rückenbolzen Stufenschieber
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Siebdruck

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8 Durch Befestigungselement
Zulässige Dauerbelastung	60 kg
Höhe	350 mm
Breite	350 mm
Tiefe	125 mm
Dicke	1,8 mm
Produktgewicht	2,42 kg
Variantenbesonderheit	Zentrimetrisches Gittermuster

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,3 cm
VPE 1 Breite	35,5 cm
VPE 1 Länge	35,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,808 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	210
VPE 2 Höhe	37 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	392 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgesetzt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------