



Hauptmerkmale

Baureihe	Zelio Logic
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet-Kommunikationsmodul

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Alle Module mit 24 V-Stromversorgung SR3 B-BD
Kommunikationsprotokoll	Ethernet
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	10/100BASE-T
Elektrische Verbindung	1 Stecker RJ45
Programmiersprache	FBD
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) halbfest Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) starr Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 1,5 mm² (AWG 23 - AWG 16) starr Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 0,75 mm² (AWG 24 - AWG 18) flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Lokale Signalisierung	1 LED für Kommunikation (LK/ACT 10/100) 1 LED für Status (STS)
Produktgewicht	0,11 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]UL
Normen	IEC 61000-4-4 Level 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 Level 3 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
Schutzart (IP)	IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529 IP40 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
Umgebungseigenschaften	EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-2 EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-3 EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-4 EMV Direktive entspricht IEC 61131-2 zone B Niederspannungsrichtlinie entspricht IEC 61131-2
Strahl-/leitungsgeb. Störung	Klasse B entspricht EN 55022-11 Gruppe 1
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 61131-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2 -20...55 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	2.000 m

Maximaler Höhentransport	3048 m
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	11,0 cm
VPE 1 Gewicht	109,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,78 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Kommunikationsmodule

Montage auf Schiene

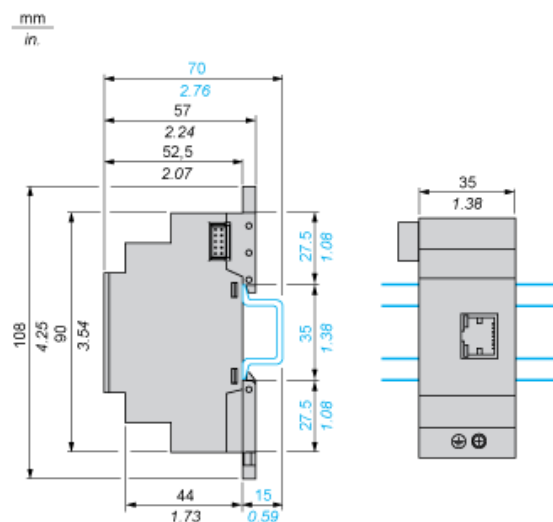

Schraubmontage (versenkbare Befestigungslaschen)

