



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XALE
Produkt- oder Komponententyp	Leere Steuerstation
Kurzbezeichnung des Geräts	XALE
Produktbestimmung	Für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
Anzahl der Ausschnitte	3 Aussparungen
Farbe des Schaltschranksockels	Hellgrau (RAL 7035)
Farbe der Abdeckung	Hellgrau (RAL 7035)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Kabeleinführung	2 Aussparungen, Klemmkapazität: 20 mm 6 Bohrungen für ISO M20
Verkauf je unteilbare Menge	5
Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529

Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Kundenbaugruppe
Produktgewicht	0,1 kg
Beschriftung	CE

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IK)	IK05 conforming to EN 50102
Normen	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	15,000 cm
VPE 1 Gewicht	94,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8,300 cm
VPE 2 Breite	12,200 cm
VPE 2 Länge	33,400 cm
VPE 2 Gewicht	549,000 g
VPE 3 Art	S03

VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,677 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

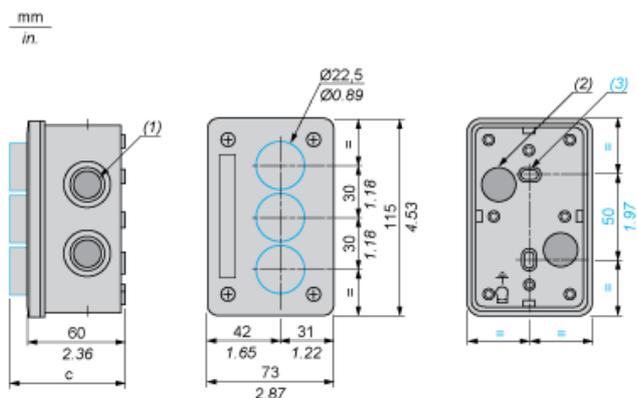

- (1) 6 ISO-20-Ausschlagöffnungen
- (2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen $\varnothing 3$ mm x 5 mm / $\varnothing 0.12$ in. x 0.20 in.

Die XALE-Steuerstation beinhaltet:	c in mm	c in in.
Drucktaster, bündig	69	2.72
Drucktaster, vorstehend	71	2.79
Leuchtdrucktaster	74,5	2.93
Leuchtmelder	71	2.79
Not-Aus-Taster ohne Schlüssel	89,5	3.52
Wahlschalter mit Standardgriff	84,5	3.33
Schlüsselschalter	100	3.94