



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5R
Produkt- oder Komponententyp	Funktaster ohne Batterie, Komplettpaket
Kurzbezeichnung des Geräts	XB5R
Material des Frontelements	Kunststoff
Frequenz	2405 MHz für Sender 2405 MHz für Empfänger
Schadstoffklasse	5M00G7W
Antennentyp	Ungerichtet

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Funktaster ohne Batterie Ø 22 mm am Befestigungsflansch montiert
Empfängertyp	Programmierbarer Empfänger (2 Relais)
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
Kit-Zusammenstellung	1 Sender 1 Kappenset 1 Empfänger 1 Befestigungsflansch 1 Durchmesser: 22 mm 1 Drucktastenkopf Durchmesser: 22 mm
Status-LED	1 LED grün für Strom EIN 2 LEDs grün für Relais EIN 2 LEDs grün für Betriebsmodus 1 LED grün und gelb für Empfangssignal
Kommunikationsport-Protokoll	Zigbee entspricht IEEE 802.15.4
Max. Leistungsaufnahme in W	1 mW
Anzahl der Kanäle	1
Modulationstechnik	O-QPSK
Bandbreite	5 MHz
Antennenverstärkung	0 dBi
Anpassbar	Nein
Kompatibilitätscode	XB5R

Montage

Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CCC[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick
Beschriftung	CE
Normen	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1
Funkvereinbarung	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,300 cm
VPE 1 Breite	10,500 cm
VPE 1 Länge	10,800 cm
VPE 1 Gewicht	207,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,850 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Programmierbarer Empfänger

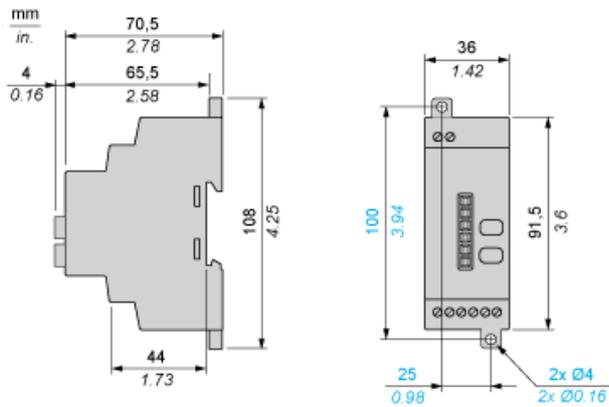


Draht- und batterieloser Drucktaster - Sender

Mit Kunststoff-Drucktaster ohne Kappe

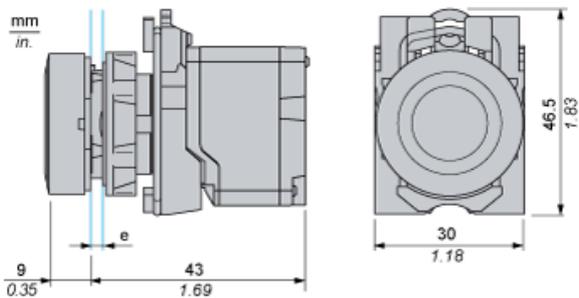


e: Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.039 bis 0.24 in.

Abstand für den Empfänger

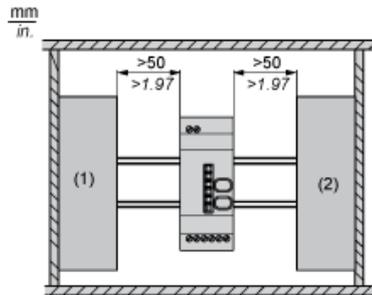


- (1) Antrieb
- (2) Spannungsversorgung oder SPS

Empfängermontage

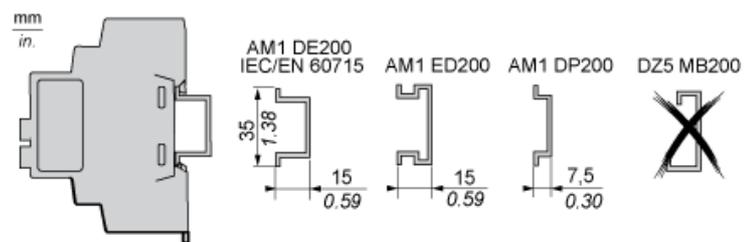

Programmierbarer Empfänger

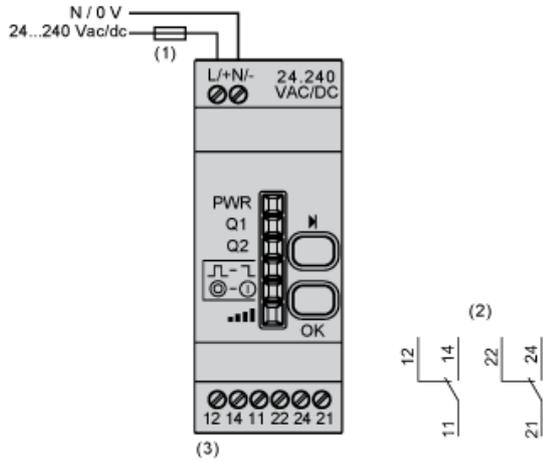

- (1) 500 mA
- (2) Ausgangskontakte
- (3) $I_{max} = 3\text{ A}$