



### Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Count
Produkt oder Komponententyp	Betriebsstundenzähler
Displaytyp	Mechanisch
Größe	48 x 48 mm
Anzahl Ziffern	7 Ziffern
Rückstellung	Ohne
Typ der Technologie	Elektromechanisch

### Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	115 V AC 50 Hz Us +/- 10 %
Leistungsaufnahme in VA	0,56 VA
Sicherungsdauer	Permanent
Zählermodus	Addieren 1/100 einer Stunde
Zeitbereich	0 - 99 999,99 h
Eingangsfunktion	Aktivieren
Eingangstyp	Kontakt
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Montagehalterung	Schalttafeleinbau
Befestigungsart	Mittels selbstsp Klammer
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste
Höhe	48 mm
Produktgewicht	0,06 kg
Breite	48 mm
Zeichengröße	5 mm

### Montage

Normen	EN 50082-2 EN 50081-2 VDE 0435
Produktzertifizierungen	UR
Schutzart (IP)	IP65 entspricht EN/IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Vibrationsfestigkeit	3 gn (f= 10...150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht EN/IEC 60536

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	116,0 g
Höhe VPE1	11,8 cm
Breite VPE1	17,8 cm
Länge VPE1	9,2 cm

Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	7
Gewicht VPE2	1,141 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Höhe VPE3	77 cm

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Elektromechanische und elektronische Summentimer

Timer mit mechanischer Anzeige

XBKH7000000•M

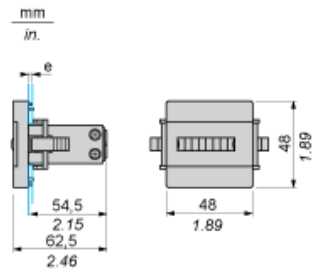


Bündiger Einbau

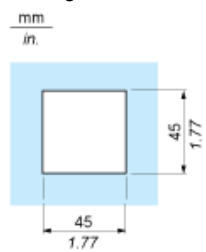

Timer mit LCD-Anzeige

XBKH81000033E

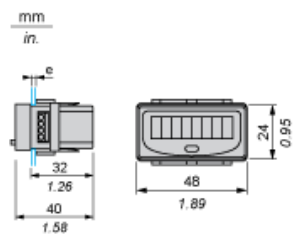

Bündiger Einbau

