



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Zubehör / Teiletyp	Schutzschild
Produktkompatibilität	XUSL.E..76
Zubehör / Zielkategorie	Sicherheitslichtvorhang Typ 4 Sicherheitslichtvorhang Typ 2
Höhe	795 mm
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat
Reduzierungskoeffizient Erfassungsentfernung	0,97 Sn
Produktgewicht	0,31 kg

Montage

Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistenz gegen wässrige Lösungen Resistenz gegen anorganischen, verdünnten Säuren Alkalibeständig Resistenz gegen Spül- u. Reinigungsmittel
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C -10...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C -25...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,5 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	92,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,368 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	112,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	43,0 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Montage und Abstände

Verschiedene Schritte der Schutzscheibenmontage

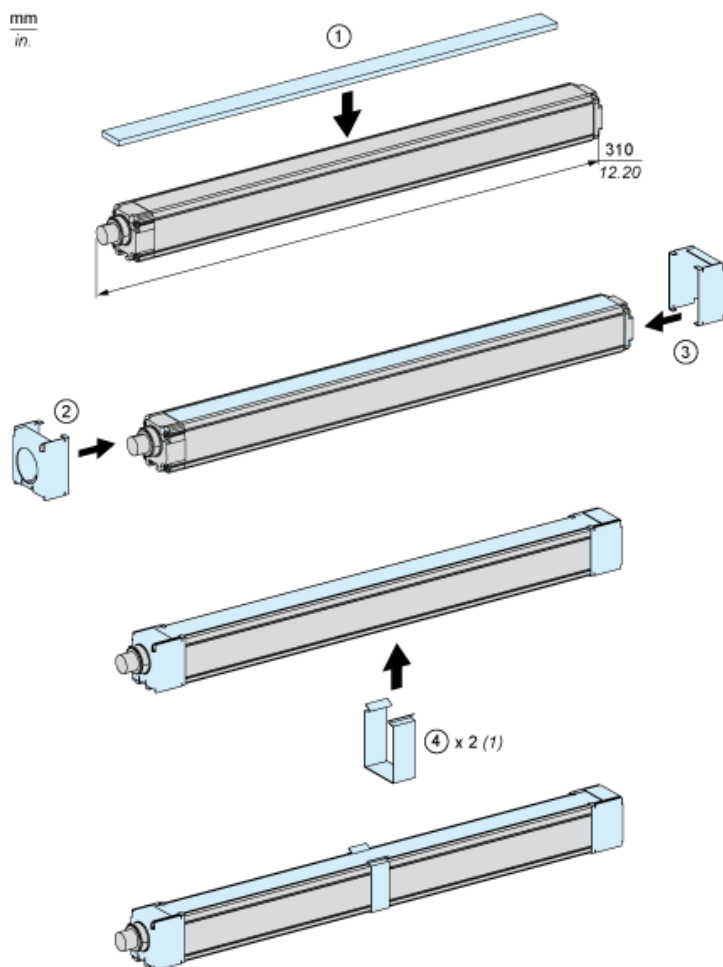

(1) Je nach Länge